 



ソレノイドバルブ MLC-8-3/8-B

部品番号: 4801
廃番予定品

FESTO

製造中止予定品 (2017年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

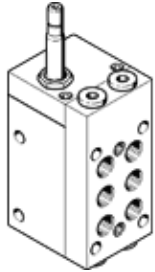

データシート

特長	値
バルブ機能	8方弁
操作方法	電気
標準流量	1,800 l/min
使用圧力	2 ... 10 bar
構造	スプール弁
リターン方式	エアリターン
オリフィス径	9 mm
シール	ソフトシール
取付方向	垂直
手動操作	なし
パイロット方式	内部パイロット
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油が必要
流体温度	-5 ... 40 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
取付方法	取付穴
エア接続ポート 1	G3/8
エア接続ポート 2	G3/8
エア接続ポート 3	G3/8
エア接続ポート 4	G3/8
エア接続ポート 5	G3/8
材質 シール	NBR