 



空気圧バルブ VL-8-3/8-B

部品番号: 4802
廃番予定品

FESTO

製造中止予定品 (2017年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

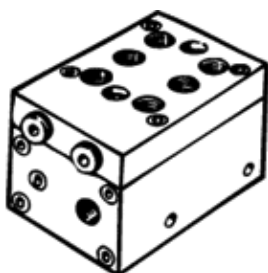

データシート

| 特長 | 値 |
|---------------|-------------------------------|
| バルブ機能 | 8方弁 |
| 標準流量 | 1,800 l/min |
| 使用圧力 | 2 ... 10 bar |
| 構造 | スプール弁 |
| リターン方式 | エアリターン |
| オリフィス径 | 9 mm |
| シール | ソフトシール |
| 取付方向 | 垂直 |
| 手動操作 | なし |
| パイロット方式 | 内部パイロット |
| 切換位置表示 | なし |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油が必要 |
| 流体温度 | -5 ... 40 °C |
| 周囲温度 | -10 ... 60 °C |
| 取付方法 | 取付穴 |
| エア接続ポート 1 | G3/8 |
| エア接続ポート 2 | G3/8 |
| エア接続ポート 3 | G3/8 |
| エア接続ポート 4 | G3/8 |
| エア接続ポート 5 | G3/8 |
| 材質 シール | NBR |