


# ボールバルブ VZBF-4-P1-20-D-2-F1012-V15V15

部品番号: 4810860

FESTO

Stainless steel, 2/2-way, nominal width 4", top flange F1012, PN20, ANSI class 150.

この製品はFesto製ではありません。

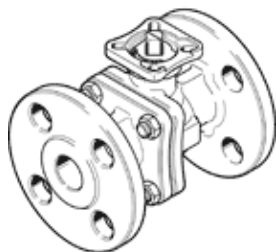

## データシート

特長	値
構造	2方向ボールバルブ
操作方法	メカ機構
シール	ソフトシール
取付方向	任意
取付方法	ライン設備
プロセスバルブ接続	ANSI B16.5 クラス150準拠フランジ
切換位置表示	スロット指示/フロー指示
フランジ金具の取付穴パターン	F1012
内径	98 mm
DN : 呼び径	100
バルブ機能	2/2
流れ方向	逆流可能
プロセスバルブの呼び圧力	20
プロセスバルブPNの通常圧力時の離脱トルク	130 Nm
規格	ANSI B16.5, クラス150 ISO 5211
流体	蒸気 ISO8573-1:2010 [-:-:-]準拠の圧縮エア 不活性ガス 水 中性流体
流体温度	-20 ... 200 °C
Kv値	1,707 m <sup>3</sup> /h
材質	RoHS対応
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	鑄造ステンレス
ハウジングの材質番号	1.4408
Material seals	FPM グラファイト PCTFE PTFE
Material ball	鑄造ステンレス
ボールの材質番号	1.4408
Material shaft	ステンレス
シャフトの材質番号	1.4401
質量	28,100 g
認証	API607 CRN
CEマーク	EUプリントデバイスガイドライン準拠
耐酸性クラス : CRC	4 - 腐食ストレス最大