 



EMCフィルタ CAMF-C5-FC

部品番号: 4825847
廃番予定品

FESTO

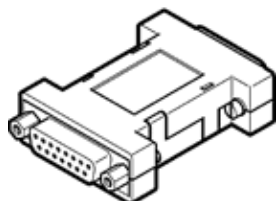

データシート

特長	値
使用電圧範囲 (DC)	0 ... 30 V
作動電圧 DC	24 V
使用電圧範囲 (AC)	0 ... 30 V
作動電圧 AC	24 V
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保護仕様	IP30
保護等級について	組付状態による
周囲温度	-40 ... 80 °C
材質	RoHS対応
電気接続ポート1, 機能	フィールドデバイス側
電気接続ポート1, デザイン	角形
電気接続ポート1, 接続タイプ	プラグソケット
電気接続ポート1, ケーブル取り出し	ストレート
電気接続ポート1, 接続方式	Sub-D
電気接続ポート1, 芯/線数	15
電気接続ポート1, 占有芯/線数	8
電気接続ポート2, 機能	コントローラ側
電気接続ポート2, デザイン	角形
電気接続ポート2, 接続タイプ	プラグ
電気接続ポート2, ケーブル取り出し	ストレート
電気接続ポート2, 接続方式	Sub-D
電気接続ポート2, 芯/線数	15
電気接続ポート2, 占有芯/線数	8
電気接続ポート2, 取付方法	2x screw 4-40 UNC-2A
プロトコル	HIPERFACE
ハウジングカラー	シルバー
Material housing	強化プラスチック