


# ボールバルブ VZBE-11/4-T-63-F-3L-F05-V15V15

部品番号: 4834293

FESTO

Stainless steel, 3/2-way, nominal width 11/4", top flange F05, PN63, ASME B1.20.1 - NPT.

この製品はFesto製ではありません。

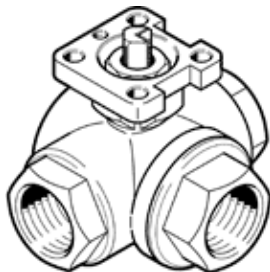

## データシート

特長	値
構造	3方向ボールバルブ Lホール
操作方法	メカ機構
シール	ソフトシール
取付方向	任意
取付方法	ライン設備
プロセスバルブ接続	1 1/4 NPT
切換位置表示	スロット指示/フロー指示
フランジ金具の取付穴パターン	F05
内径	25 mm
DN : 呼び径	32
バルブ機能	3/2
流れ方向	逆流れ可能
プロセスバルブの呼び圧力	63
プロセスバルブPNの通常圧力時の離脱トルク	33 Nm
規格	ASME B1.20.1 ISO 5211
流体	蒸気 ISO8573-1:2010 [-:-:]準拠の圧縮エア 不活性ガス 水 中性流体
流体温度	-20 ... 200 °C
Flow rate Kv type L	37 m3/h
材質	RoHS対応
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	鋳造ステンレス
ハウジングの材質番号	1.4408
Material seat seal	PTFE
Material seals	PTFE
Material ball	鋳造ステンレス
ボールの材質番号	1.4408
Material shaft	ステンレス
シャフトの材質番号	1.4401
質量	2,212 g
認証	CRN
CEマーク	EUプリントデバイスガイドライン準拠
耐酸性クラス : CRC	4 - 腐食ストレス最大