

 

# ボールバルブ VZBE-1/4-T-63-F-3T-F04-V15V15

部品番号: 4834296

FESTO

Stainless steel, 3/2-way, nominal width 1/4", top flange F04, PN63, ASME B1.20.1 - NPT.

この製品はFesto製ではありません。

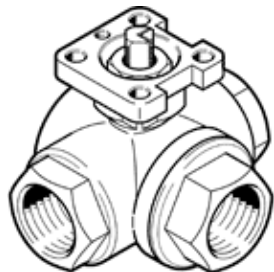

## データシート

特長	値
構造	3方向ボールバルブ Tホール
操作方法	メカ機構
シール	ソフトシール
取付方向	任意
取付方法	ライン設備
プロセスバルブ接続	1/4 NPT
切換位置表示	スロット指示/フロー指示
フランジ金具の取付穴パターン	F04
内径	11 mm
DN : 呼び径	8
バルブ機能	3/2
流れ方向	逆流れ可能
プロセスバルブの呼び圧力	63
プロセスバルブPNの通常圧力時の離脱トルク	9.6 Nm
規格	ASME B1.20.1 ISO 5211
流体	蒸気 ISO8573-1:2010 [-:-]準拠の圧縮エア 不活性ガス 水 中性流体
流体温度	-20 ... 200 °C
Tホール (エルボ) のKv値	5 m <sup>3</sup> /h
材質	RoHS対応
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	鋳造ステンレス
ハウジングの材質番号	1.4408
Material seat seal	PTFE
Material seals	PTFE
Material ball	鋳造ステンレス
ボールの材質番号	1.4408
Material shaft	ステンレス
シャフトの材質番号	1.4401
質量	724 g
認証	CRN
耐酸性クラス : CRC	4 - 腐食ストレス最大