

 

ボールバルブ VZBE-1-T-63-F-3T-F05-V15V15

部品番号: 4834300

FESTO

Stainless steel, 3/2-way, nominal width 1", top flange F05, PN63, ASME B1.20.1 - NPT.

この製品はFesto製ではありません。

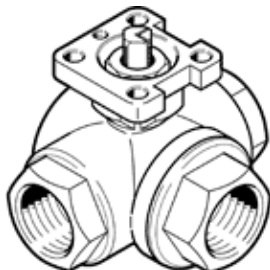

データシート

| 特長 | 値 |
|-----------------------|---|
| 構造 | 3方向ボールバルブ Tホール |
| 操作方法 | メカ機構 |
| シール | ソフトシール |
| 取付方向 | 任意 |
| 取付方法 | ライン設備 |
| プロセスバルブ接続 | 1 NPT |
| 切換位置表示 | スロット指示/フロー指示 |
| フランジ金具の取付穴パターン | F05 |
| 内径 | 20 mm |
| DN : 呼び径 | 25 |
| バルブ機能 | 3/2 |
| 流れ方向 | 逆流れ可能 |
| プロセスバルブの呼び圧力 | 63 |
| プロセスバルブPNの通常圧力時の離脱トルク | 25.2 Nm |
| 規格 | ASME B1.20.1 ISO 5211 |
| 流体 | 蒸気 ISO8573-1:2010 [-:-]準拠の圧縮エア 不活性ガス 水 中性流体 |
| 流体温度 | -20 ... 200 °C |
| Tホール (エルボ) のKv値 | 17 m ³ /h |
| 材質 | RoHS対応 |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Material housing | 鑄造ステンレス |
| ハウジングの材質番号 | 1.4408 |
| Material seat seal | PTFE |
| Material seals | PTFE |
| Material ball | 鑄造ステンレス |
| ボールの材質番号 | 1.4408 |
| Material shaft | ステンレス |
| シャフトの材質番号 | 1.4401 |
| 質量 | 1,618 g |
| 認証 | CRN |
| 耐酸性クラス : CRC | 4 - 腐食ストレス最大 |