

 

ボールバルブ VZBE-11/2-T-63-F-3T-F0507-V15V15

部品番号: 4834302

FESTO

Stainless steel, 3/2-way, nominal width 1 1/2", top flange F0507, PN63, ASME B1.20.1 - NPT.

この製品はFesto製ではありません。

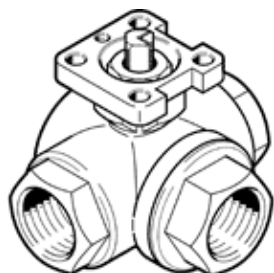

データシート

特長	値
構造	3方向ボールバルブ Tホール
操作方法	メカ機構
シール	ソフトシール
取付方向	任意
取付方法	ライン設備
プロセスバルブ接続	1 1/2 NPT
切換位置表示	スロット指示/フロー指示
フランジ金具の取付穴パターン	F0507
内径	32 mm
DN : 呼び径	40
バルブ機能	3/2
流れ方向	逆流れ可能
プロセスバルブの呼び圧力	63
プロセスバルブPNの通常圧力時の離脱トルク	45.5 Nm
規格	ASME B1.20.1 ISO 5211
流体	蒸気 ISO8573-1:2010 [-:-:]準拠の圧縮エア 不活性ガス 水 中性流体
流体温度	-20 ... 200 °C
Tホール (エルボ) のKv値	76 m ³ /h
材質	RoHS対応
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	鑄造ステンレス
ハウジングの材質番号	1.4408
Material seat seal	PTFE
Material seals	PTFE
Material ball	鑄造ステンレス
ボールの材質番号	1.4408
Material shaft	ステンレス
シャフトの材質番号	1.4401
質量	3,360 g
認証	CRN
CEマーク	EUプリントデバイスガイドライン準拠
耐酸性クラス : CRC	4 - 腐食ストレス最大