


プッシュインフランジ DARF-Q12-25

部品番号: 4886223

FESTO

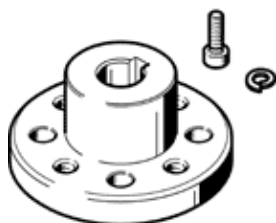

データシート

特長	値
サイズ	25
取付方向	任意
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	0 ... 60 °C
最大締付トルク	1.2 Nm
質量	60 g
材質	RoHS対応
Material flange	アルミ合金アルマイト処理
Material screws	亜鉛めっき鋼