


プッシュインフランジ

DARF-Q12-40

部品番号: 4886225

FESTO

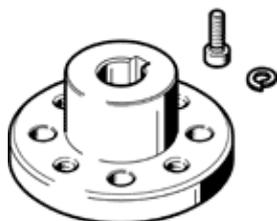

データシート

特長	値
サイズ	40
取付方向	任意
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	0 ... 60 °C
最大締付トルク	5.9 Nm
質量	155 g
材質	RoHS対応
Material flange	アルミ合金アルマイト処理
Material screws	亜鉛めっき鋼