


エンコーダケーブル NEBM-M12W8-E-15-N-R3G8

部品番号: 5213426
廃番予定品

FESTO

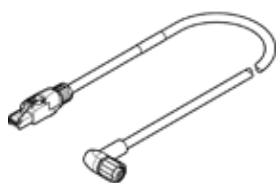

データシート

| 特長 | 値 |
|--|--|
| ケーブル識別 | ラベルホルダなし |
| 質量 | 765 g |
| 電気接続ポート1, 機能 | フィールドデバイス側 |
| 電気接続ポート1, デザイン | 丸形 |
| 電気接続ポート1, 接続タイプ | プラグソケット |
| 電気接続ポート1, ケーブル取り出し | エルボ |
| 電気接続ポート1, 接続方式 | M12x1, Aコード (EN 61076-2-101) |
| 電気接続ポート1, 芯/線数 | 8 |
| 電気接続ポート1, 占有芯/線数 | 8 |
| 電気接続ポート2, 機能 | コントローラ側 |
| 電気接続ポート2, デザイン | 角形 |
| 電気接続ポート2, 接続タイプ | プラグ |
| 電気接続ポート2, ケーブル取り出し | ストレート |
| 電気接続ポート2, 接続方式 | RJ45 |
| 電気接続ポート2, 芯/線数 | 8 |
| 電気接続ポート2, 占有芯/線数 | 8 |
| 使用電圧範囲 (DC) | 0 ... 30 V |
| 作動電圧 DC | 24 V |
| 使用電圧範囲 (AC) | 0 ... 30 V |
| 作動電圧 AC | 24 V |
| 40°C時の許容負荷電流について | 2A, 0.14mm ² |
| ケーブル長さ | 15 m |
| 配線特長 | 移動チェーン適用可能 |
| 曲げ半径, ケーブル設置フレキシブル | >= 48 mm |
| ケーブル径 | 5.8 mm |
| ケーブルの構造 | 1x4x0,15+4x0,34 シールド |
| 導管定格断面 | 0.15 mm ² 0.34 mm ² |
| 保護仕様 | IP65 |
| 保護等級について | IP30 : Dサブコネクタ 組付状態による |
| 周囲温度 | -40 ... 80 °C |
| ケーブル可動時の周囲温度 | -10 ... 80 °C |
| CEマーク | in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material cable sheath | TPE-U(PUR) |