


# 中間位置用アタッチメント

## SLG-Z-8/12-A

部品番号: 525680

FESTO

リニアドライブSLGシリーズ用

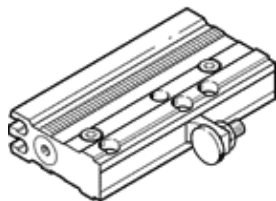

## データシート

特長	値
取付方向	任意
構造	ロータリアクチュエータの停止装置
位置検出	近接スイッチ用
使用圧力	1 ... 8 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	33.5 g
取付方法	貫通穴と位置合わせピン付
接続ポート径	M3
Material stops	鋼 ( ニッケルメッキ )
Material seals	PUR
Material housing	アルミニウム 硬質クロムメッキ