


プラグ SEA-GS-HAR-4POL

部品番号: 525928
廃番予定品

FESTO

バルブターミナル用

製造中止予定品 (2023年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

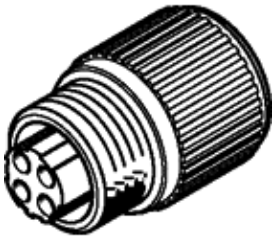

データシート

特長	値
規格	EN 61076-2-101 EN 61984
取付方法	ねじ
取付方向	任意
質量	11.5 g
配線方式	4ピン M12x1 ストレート/外部接続と絶縁
使用電圧範囲 (DC)	<= 32 V
使用電圧範囲 (AC)	<= 32 V
40°C時の許容負荷電流	4 A
サージの強さ	0.8 kV
ケーブルコネクタ	Pg9
ケーブルの最大直径	4 ... 5.1 mm
許容単一ケーブル径	0.1 mm
許容ケーブル径	1.2 ... 1.6 mm
ターミナル断面図	0.25 ... 0.5 mm ²
保護仕様	IP67
周囲温度	-25 ... 85 °C
材質	RoHS対応
汚染度	3
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
Material housing	亜鉛ダイカスト ニッケルメッキ
許容電線絶縁材	PVC