
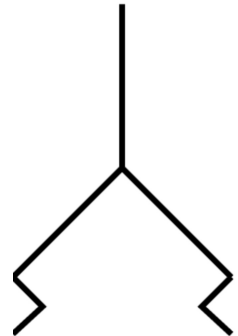


真空パッド ESS-40-GT-G1/4

製品番号: 525975

FESTO

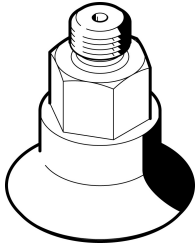

データシート

特徴	値
高さ補正 サクシヨンカップホルダ	5.5 mm
最小ワーク半径	35 mm
呼び径	2.5 mm
サクシヨンカップ径	40 mm
サクシヨンカップ容量	5.4 cm ³
取付位置	任意
サクシヨンカップ形状	丸型 ディープ
作動電圧	-0.95 bar...0 bar
定格作動圧力	-0.7 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]に基づく大気
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-A1-L
周囲温度	-10 -C...80 -C
公称使用圧力における保持力	64 N
定格作動圧力における横荷重	20 N
製品質量	16 g
取付方法	真空ポート経由
真空接続	G1/4
色	赤茶色
シヨア硬さ	72 +/- 5
ねじ付トラニオン材質	鍛造アルミ合金
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
サクシヨンカップ材質	Vulkollan