


真空パッド ESS-80-GT-G1/4-I

部品番号: 525984

FESTO

容易に交換可能

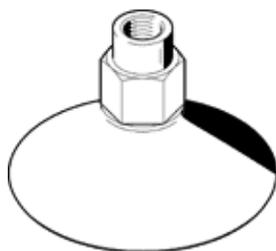

データシート

特長	値
真空パッドの高さ補正器	7.5 mm
最小ワークピース半径	100 mm
オリフィス径	5.5 mm
真空パッド径	80 mm
真空容量	28.6 cm ³
取付方向	任意
構造	丸形
真空パッドの形状	ラウンドディープ
使用圧力	-0.95 ... 0 bar -0.7 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010[7:-:]ベースの大気
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
周囲温度	-10 ... 80 °C
破壊力: 真空圧の70%	245 N
公称作動圧力の保持力	245 N
取付ボルトの最大締付トルク	11 Nm
使用圧力時の横荷重	99 N
質量	61 g
取付方法	真空ポートから
真空接続ポート	G1/4
色	赤/茶
シヨア硬度	72 +/- 5
Material of threaded plug	鍛造アルミ合金
材質	RoHS対応
Material suction cup	Vulkollan®