


真空パッド ESS-100-GT-G1/4

部品番号: 525988

FESTO

容易に交換可能

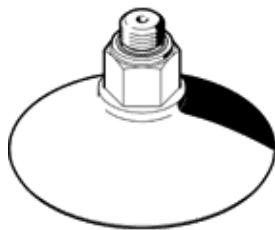

データシート

| 特長 | 値 |
|---------------------------|-----------------------------|
| 真空パッドの高さ補正器 | 9 mm |
| 最小ワークピース半径 | 135 mm |
| オリフィス径 | 5.5 mm |
| 真空パッド径 | 100 mm |
| 真空容量 | 53.9 cm ³ |
| 取付方向 | 任意 |
| 構造 | 丸形 |
| 真空パッドの形状 | ラウンドディープ |
| 使用圧力 | -0.95 ... 0 bar -0.7 bar |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010[7:-:]ベースの大気 |
| 耐酸性クラス: CRC | 2 - 腐食ストレスほぼなし |
| PWIS conformity | VDMA24364-A1-L |
| 周囲温度 | -10 ... 80 °C |
| 破壊力: 真空圧の70% | 297 N |
| 公称作動圧力の保持力 | 375 N |
| 取付ボルトの最大締付トルク | 11 Nm |
| 使用圧力時の横荷重 | 183 N |
| 質量 | 87.5 g |
| 取付方法 | 真空ポートから |
| 真空接続ポート | G1/4 |
| 色 | 赤/茶 |
| シヨア硬度 | 72 +/- 5 |
| Material of threaded plug | 鍛造アルミ合金 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material suction cup | Vulkollan® |