


# 真空パッド ESS-50-BT-M6

部品番号: 525993

FESTO

容易に交換可能

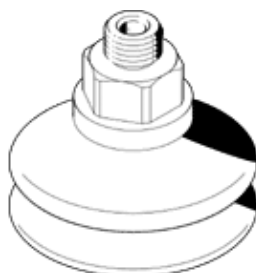

## データシート

特長	値
真空パッドの高さ補正器	10 mm
最小ワークピース半径	40 mm
オリフィス径	2.5 mm
真空パッド径	50 mm
真空容量	17.6 cm <sup>3</sup>
取付方向	任意
吸着盤の配置	サイズ4
真空パッドの形状	丸型、ベロ1.5段
使用圧力	-0.95 ... 0 bar -0.7 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010[7:-:]ベースの大気
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
周囲温度	-10 ... 80 °C
公称作動圧力の保持力	100 N
使用圧力時の横荷重	39 N
質量	24 g
取付方法	真空ポートから
真空接続ポート	M6
色	赤/茶
シヨア硬度	72 +/- 5
Material of threaded plug	鍛造アルミ合金
材質	RoHS対応
Material suction cup	Vulkollan®