


真空サクシヨンカップ ESV-30-GT

部品番号: 526000

FESTO

装着部、容易に取り外し可

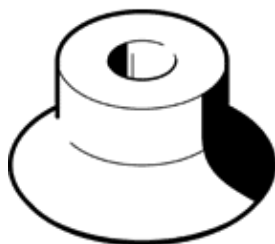

データシート

特長	値
真空パッドの高さ補正器	3.5 mm
最小ワークピース半径	26 mm
真空パッド径	30 mm
真空容量	2.4 cm ³
取付方向	任意
構造	丸形
真空パッドの形状	ラウンドディープ
使用圧力	-0.95 ... 0 bar -0.7 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010[7:-:-]ベースの大気
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
周囲温度	-10 ... 80 °C
破壊力: 真空圧の70%	36 N
公称作動圧力の保持力	36 N
使用圧力時の横荷重	13 N
質量	4.2 g
取付方法	真空ポートから
色	赤/茶
シヨア硬度	72 +/- 5
材質	RoHS対応
Material suction cup	Vulkollan®