


圧力計キット DPA-63-10-MA-SET

部品番号: 526096

FESTO

増圧器

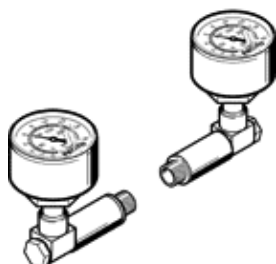

データシート

特長	値
適合または準拠規格	EN 837-1
呼び寸法 圧力計	40
構造	ブルドン管式圧力計
取付方法	雄ネジ
使用圧力	10 bar
測定精度クラス	2,5
保護仕様	IP43
周囲温度	5 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
材質	RoHS対応
取付方向	任意
接続ポート径	G1/8
質量	250 g