


圧力計セット DPA-100-10-MA-SET

製品番号: 526098

FESTO

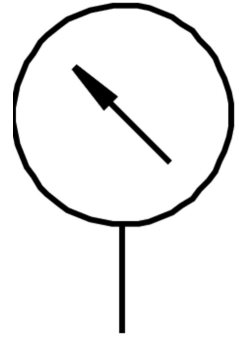

データシート

特徴	値
規格準拠	EN 837-1
呼びサイズ 圧力計	40
構造	ブルドン管圧力計
取付方法	雄ネジ付
作動電圧	10 bar
測定精度クラス	2.5
保護等級	IP43
周囲温度	5 -C...60 -C
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
取付位置	任意
空気圧接続	G1/4
製品質量	305 g