 



真空エジェクタ VN-05-L-T2-PQ1-VQ1-RQ1

製品番号: 526114

FESTO

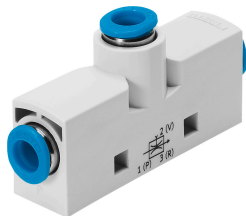

データシート

特徴	値
ノズル径	0.45 mm
グリッド寸法	10 mm
取付位置	任意
エジェクタ特性	高吸引量 標準
構造	テーパー
最大吸入流量時の作動圧力	5 bar
作動電圧	1 bar...8 bar
定格作動圧力	6 bar
大気開放時の最大吸引量	15.7 l/min
定格作動圧力における排気時間	1.7 s
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転不可
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	0 -C...60 -C
周囲温度	0 -C...60 -C
許容締付トルク	0.5 Nm
製品質量	15 g
取付方法	取付穴付 アクセサリ付
エア接続ポート 1	QS-4
空気圧ポート 3	QS-4
真空接続	QS-4
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
材質 シール	NBR
材質: メスノズル	POM
材質 ハウジング	POM強化型
材質: ジェットノズル	鍛造アルミ合金
材質 継手	真鍮 ニッケルめっき