


真空エジェクタ

VN-10-H-T4-PQ2-VQ3-RO1

部品番号: 526149

FESTO

Standard, hoher Unterdruck, Baubreite 18 mm, T-Form mit Steckanschluss und Schalldämpfer.

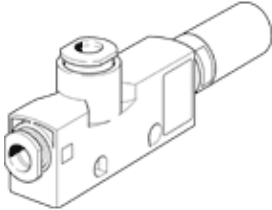

データシート

特長	値
オリフィス径、Lavalノズル	0.95 mm
スクリーンサイズ	18 mm
構造：サイレンサ	3方弁ノーマルオープン
取付方向	任意
エジェクタ特性	高真空 標準
構造	T形
最大吸込流量時の使用圧力	3.1 bar
使用圧力	1 ... 8 bar
最高真空圧時の使用圧力	4.5 bar
最大真空圧力	89 %
使用圧力	6 bar
使用圧力における真空圧 (グラフ)	図表
最大吸込流量	25 l/min
使用圧力0.6MPa時1 l排気時間	図表
作動流体	ろ過圧縮空気 (無給油)
耐酸性クラス：CRC	1
流体温度	0 ... 60 °C
使用圧力における騒音特性 (グラフ)	図表
周囲温度	0 ... 60 °C
最大締付トルク	0.5 Nm
真空効率特性 (グラフ)	図表
使用圧力における空気消費量 (グラフ)	図表
質量	28.4 g
取付方法	取付穴 トップハットレール 壁取付
エア接続ポート 1	QS-6
エア接続ポート 3	サイレンサ
真空接続ポート	QS-8
材質	銅、PTFEフリー
材質 シール	NBR
材質 ノズル	POM
材質ハウジング	強化POM
材質サイレンサ	PE
材質噴射ノズル	鍛造アルミ合金
材質コネクタ	真鍮 ニッケルメッキ プラスチック