


# I/Oモジュール CPX-8DE-8DA

部品番号: 526257

FESTO

モジュール式CPXターミナル、デジタル入力数8、デジタル出力数8

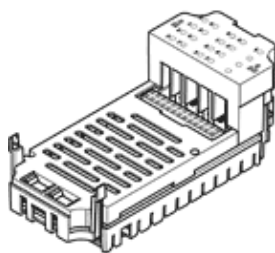

## データシート

特長	値
寸法WxLxH	(インターリンクブロック、コネクションブロック込み) 50 mm x 107 mm x 50 mm
質量	48 g
周囲温度	-5 ... 50 °C
保管温度	-20 ... 70 °C
保護仕様	接続ブロックによる
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低 (インストール時)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	強化PA PC
LED	1 group diagnostics 16 channel status
診断	Short circuit/overload per channel 出力の電圧不足
Output数	8
パラメータ設定	Input debounce time Fail-safe mode per channel Forcing per channel Idle mode per channel Signal extension time Behaviour after short circuit Module monitoring
使用電圧範囲 (DC)	18 ... 30 V
作動電圧 DC	24 V
使用電圧時の実消費電流	通常22mA
Input数	8
入力特性	IEC1131-T2
入力デバウンス時間	3ms ( 0.1ms、10ms、20ms : パラメータにより設定可能 )
モジュールあたりの最大残存入力電流	0.7 A
出力特性曲線	IEC1131-T2
出力回路論理	PNP ( プラス切換 )
モジュールあたりの最大残存出力電流	4 A
チャンネルあたりの最大電源電圧	0.5A ( 12Wランプ )
絶縁: チャンネル-チャンネル	なし
絶縁: チャンネル-内部バス	Output : 中間サプライ使用時、あり
保護 ( 短絡 )	チャンネル毎にヒューズ保護を内蔵