

レギュレータ LR-N1/8-D7-MICRO

部品番号: 526265

 

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

接続プレート (配管ネジ)、圧力計付

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

製造中止予定品 (2023年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

FESTO

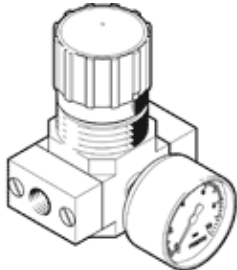

データシート

| 特長 | 値 |
|------------------------------|--|
| サイズ | MICRO |
| シリーズ | D |
| 取付方向 | 任意 |
| 使用圧力 | 1 ... 10 bar |
| 制御圧力範囲 | 0.5 ... 7 bar |
| 最大ヒステリシス | 0.3 bar |
| 標準流量 | 450 l/min |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス |
| 耐酸性クラス: CRC | 2 - 腐食ストレスほぼなし |
| 出力エアの純度クラス | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス |
| 流体温度 | -10 ... 60 °C |
| 周囲温度 | -10 ... 60 °C |
| 質量 | 110 g |
| 取付方法 | ライン設備 取付ブラケット オプション |
| エア接続ポート 1 | 1/8 NPT |
| エア接続ポート 2 | 1/8 NPT |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material of connecting plate | 鍛造アルミ合金 |
| Material seals | NBR |
| Material housing | 鍛造アルミ合金 |
| Material membrane | NBR |