


# サーボモータ

## MTR-AC-55-3S-AA

部品番号: 526723

FESTO

減速機、ブレーキなし

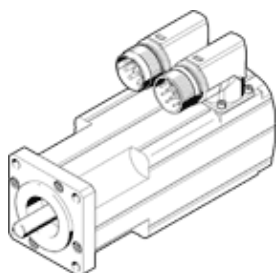

## データシート

| 特長         | 値                         |
|------------|---------------------------|
| 回転位置センサ    | レゾルバ                      |
| 温度モニタ      | PTC抵抗                     |
| 最高速度       | 8,090 1/min               |
| 標準回転数      | 6,800 1/min               |
| 連続停止電流     | 2.15 A                    |
| 保護仕様       | F                         |
| モータの一定性    | 0.457 Nm/A                |
| 消費電力 モータ   | 468 W                     |
| 公称電圧       | 325 V                     |
| 公称電流       | 1.4 A                     |
| 波高電流       | 6.4 A                     |
| CEマーク      | EU低電圧ガイドライン準拠             |
| 保管温度       | -10 ... 60 °C             |
| 相対湿度       | max.90%                   |
| 保護仕様       | IP54                      |
| 周囲温度       | -40 ... 40 °C             |
| 認証         | c UL us - Recognized (OL) |
| 総出力慣性モーメント | 0.2 kgcm <sup>2</sup>     |
| 回転負荷モーメント  | 0.2 kgcm <sup>2</sup>     |
| 標準回転トルク    | 0.66 Nm                   |
| 波高回転トルク    | 2.8 Nm                    |
| 停止時トルク     | 0.98 Nm                   |
| 軸方向の軸負荷    | 75 N                      |
| 半径方向の軸負荷   | 150 N                     |
| 質量         | 1,500 g                   |