


# プラグ本体 MHAP-PI-D-1

部品番号: 527395

FESTO

CPA-SCバルブターミナル用、2コイル

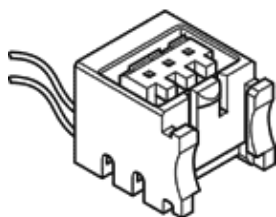

## データシート

特長	値
取付方法	クリップ
取付方向	任意
質量	8 g
配線方式	プラグソケット 3ピン
使用電圧範囲 ( DC)	$\leq 60$ V
許容電流負荷	3 A
ケーブル長さ	1 m
ケーブル径	1 mm
ケーブルの構造	3x0,14
保護仕様	IP40
周囲温度	-20 ... 80 °C
ケーブル可動時の周囲温度	-20 ... 50 °C
材質	RoHS対応
材質 ハウジング	PA
材質 ( クランプコネクタ )	銅 亜鉛メッキ