


# プラグソケット付ケーブル KMH-D-2,5

部品番号: 527398

FESTO

CPA-SCバルブターミナル用

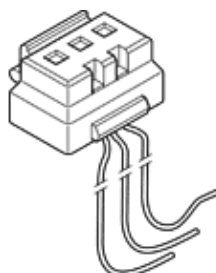

## データシート

特長	値
取付方法	クリップ
取付方向	任意
質量	24 g
配線方式	プラグソケット 3ピン
作動電圧 DC	60 V
許容電流負荷	3 A
ケーブル長さ	2.5 m
ケーブル径	1.3 mm
ケーブルの構造	3x0,14
色コード、心線絶縁	ピン1 = 黒 ピン2 = 青 ピン3 = 赤
保護仕様	IP40
周囲温度	-40 ... 105 °C
材質	RoHS対応
Material cable sheath	PVC
Material housing	POM
Material electrical contact	銅 亜鉛メッキ