


プラグソケット付ケーブル KMH-2,5

部品番号: 527400

FESTO

高速応答弁 : MHA1-P...-HC/TCとMHP1-P...-HC/TC用

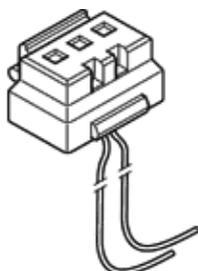

データシート

特長	値
取付方向	任意
保護仕様	IP40
周囲温度	-40 ... 80 °C
質量	17 g
配線方式	2ピン
ケーブル長さ	2.5 m
取付方法	クリップ
色コード、心線絶縁	ピン1 = 黒 ピン2 = 青
材質	RoHS対応
材質 ハウジング	POM
材質 ケーブル皮膜	PVC