


# 分配モジュール MS4N-FRM

 
部品番号: 527704

FESTO

NPTネジ付

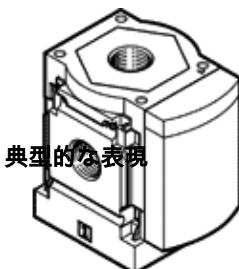

典型的な表現



## データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
取付方向	任意
構造	分配モジュール
圧力計	G1/4追加 G1/8追加 圧カスイッチ付 圧力計付
使用圧力	0 ... 14 bar
1->2の標準流量	1,200 ... 4,600 l/min
丈面側の標準流量	500 ... 1,600 l/min
底面側の標準流量	500 ... 1,700 l/min
認証	c UL us - Recognized (OL)
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 ... 60 °C
食品安全	補足の材質情報を参照
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	165 g
材質	RoHS対応
Material housing	アルミダイカスト