



レギュレータ

MS4-LRB-1/4-D5-AS-BD-Z

部品番号: 529475

FESTO

 マニホールド搭載仕様、最高圧力0.4MPa、出力ポート正面 (ワンタッチ継手付)

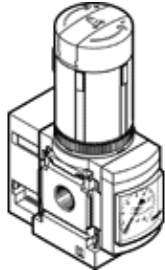

データシート

| 特長 | 値 |
|---------------|--|
| サイズ | 4 |
| シリーズ | MS |
| ロック機構 | ロック機能付調整ノブ アクセサリによりロック可能 |
| 取付方向 | 任意 |
| 構造 | 直動ダイヤフラム式レギュレータ 連続エア供給付 |
| 制御機能 | 2次側圧力の安定 2次側排気による 反流れ方向 |
| 圧力計 | 圧力計付 |
| 使用圧力 | 0.8 ... 14 bar |
| 制御圧力範囲 | 0.3 ... 4 bar |
| 最大ヒステリシス | 0.25 bar |
| 標準流量 | 650 l/min |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 (継続運転に必要) |
| 耐酸性クラス: CRC | 2 |
| 保管温度 | -10 ... 60 °C |
| 流体温度 | -10 ... 60 °C |
| 周囲温度 | -10 ... 60 °C |
| 質量 | 222 g |
| 取付方法 | オプション フロントパネル取付形 ライン設備 アクセサリ |
| エア接続ポート 1 | G1/4 |
| エア接続ポート 2 | QS-8 |
| 材質 | RoHS対応 |
| 材質 接続プレート | アルミダイカスト |
| 材質 操作部品 | POM PA |
| 材質 シール | NBR |
| 材質 ハウジング | アルミダイカスト |
| 材質 ダイヤフラム | NBR |