



レギュレータ

MS4-LRB-1/4-D6-A8-AS

部品番号: 529477

FESTO

 マニホールド搭載用、最大2次側圧力0.7MPa、EN 837規格圧力計取付アダプタ (G1/8) 付、出力ポート背面

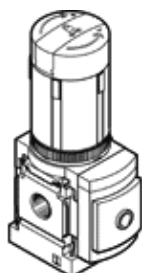

データシート

特長	値
サイズ	4
シリーズ	MS
ロック機構	ロック機能付調整ノブ アクセサリによりロック可能
取付方向	任意
構造	直動ダイヤフラム式レギュレータ 連続エア供給付
制御機能	2次側圧力の安定 始動圧力補正機能 2次側排気による 逆流れ方向
圧力計	G1/8追加
使用圧力	0.8 ... 14 bar
制御圧力範囲	0.3 ... 7 bar
最大ヒステリシス	0.25 bar
標準流量	1,700 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 ... 60 °C
食品安全	補足の材質情報を参照
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	222 g
取付方法	フロントパネル取付形 ライン設備 アクセサリ オプション
エア接続ポート 1	G1/4
エア接続ポート 2	G1/4
材質	RoHS対応
Material of connecting plate	アルミダイカスト
Material control panel	PA POM
Material seals	NBR
Material housing	アルミダイカスト
Material membrane	NBR