

 

# レギュレータ

## MS4-LRB-1/4-D7-AS-BD

部品番号: 529486

FESTO

マニホールド搭載仕様、最高圧力1.2MPa、出力ポート裏面 (ワンタッチ継手付)

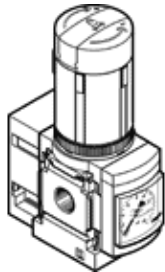

## データシート

特長	値
サイズ	4
シリーズ	MS
ロック機構	ロック機能付調整ノブ アクセサリによりロック可能
取付方向	任意
構造	直動ダイヤフラム式レギュレータ 連続エア供給付
制御機能	2次側圧力の安定 2次側排気による 反流れ方向
圧力計	圧力計付
使用圧力	0.8 ... 14 bar
制御圧力範囲	0.5 ... 12 bar
最大ヒステリシス	0.25 bar
標準流量	640 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 ... 60 °C
食品安全	補足の材質情報を参照
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	222 g
取付方法	フロントパネル取付形 ライン設備 アクセサリ オプション
エア接続ポート 1	G1/4
エア接続ポート 2	QS-8
材質	RoHS対応
Material of connecting plate	アルミダイカスト
Material control panel	PA POM
Material seals	NBR
Material housing	アルミダイカスト
Material membrane	NBR