


ルブリケーター

MS6-LOE-1/4-U

部品番号: 529781

FESTO

金属製ポウルガード、エアの流れ方向：左→右

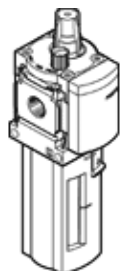

データシート

| 特長 | 値 |
|------------------|--|
| サイズ | 6 |
| シリーズ | MS |
| 取付方向 | 垂直±5° |
| 構造 | 比例式ルブリケーター |
| 許容油量 | 80 cm ³ |
| ポウルガード | メタルポウルとして内蔵 |
| 使用圧力 | 1 ... 16 bar |
| ルブリケーターの最低流量 | 50 l/min |
| 標準流量 | 2,500 l/min |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 |
| 耐酸性クラス：CRC | 2 - 腐食ストレスほぼなし |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 保管温度 | -10 ... 60 °C |
| 食品安全 | 補足の材質情報を参照 |
| 流体温度 | -10 ... 60 °C |
| オイル、viscosity | ISO VG 32 |
| 周囲温度 | -10 ... 60 °C |
| 質量 | 810 g |
| 取付方法 | ライン設備 アクセサリ オプション |
| エア接続ポート 1 | G1/4 |
| エア接続ポート 2 | G1/4 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material housing | アルミダイカスト |
| Material bowl | 鍛造アルミ合金 |