


レギュレータ MS6-LR-3/8-D5-AS

製品番号: 530001

FESTO

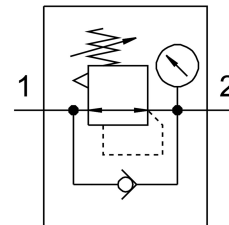

データシート

| 特徴 | 値 |
|---------------|---|
| サイズ | 6 |
| シリーズ | MS |
| 作動ヒューズ | 止金具付回転ノブ アクセサリでロック可能 |
| 取付位置 | 任意 |
| 構造 | 圧力計付レギュレータ |
| コントローラ機能 | 出力圧力定数 予圧補正付 二次排気あり |
| 圧カインジケータ | 圧力計付 |
| 作動電圧 | 0.8 bar...20 bar |
| 制御圧力範囲 | 0.3 bar...4 bar |
| 最大圧カヒステリシス | 0.25 bar |
| 標準公称流量 | 5500 l/min |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス |
| 使用流体/制御流体の情報 | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要) |
| 耐食性クラス KBK | 2 - 適度な耐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 保管温度 | -10 -C...60 -C |
| 食品産業における適合性 | 拡張マテリアル情報をご参照ください。 |
| 流体温度 | -10 -C...60 -C |
| 周囲温度 | -10 -C...60 -C |
| 製品質量 | 730 g |
| 取付方法 | オプション： フロントパネル取付 インライン アクセサリ付 |
| エア接続ポート 1 | G3/8 |
| 空気圧接続 2 | G3/8 |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |

| 特徴 | 値 |
|---------------|-----------|
| 操作部品材質 | PA POM |
| 材質 シール | NBR |
| 材質 ハウジング | アルミダイキャスト |
| 材質 メンブレン | NBR |
| 材質 セパレーターディスク | POM |