


ステッピングモータ MTRE-ST-42-48S-AB

部品番号: 530060

FESTO

コントローラとブレーキ内蔵

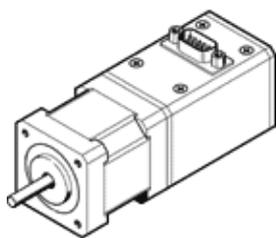

データシート

特長	値
ステッピング角度 (フルステップ)	1.8 deg
シーケンサ許容角度	±5%
ブレーキ用動作電圧 DC	24 V
使用電圧範囲 (DC)	24 ... 48 V
保護仕様	B
出力補正ブレーキ	6 W
公称電圧	48 V
公称電流	1.2 A
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
保管温度	-25 ... 60 °C
相対湿度	45 - 80 %
保護仕様	IP54
周囲温度	0 ... 50 °C
認証	C-Tick
総出力慣性モーメント	0.07 kgcm ²
ブレーキの保持トルク	0.4 Nm
モータの保持トルク	0.34 Nm
ブレーキの負荷モーメント	0.002 kgcm ²
回転負荷モーメント	0.068 kgcm ²
軸方向の軸負荷	7 N
半径方向の軸負荷	18 N
質量	550 g
配線システム	プラグ