


ステッピングモータ MTR-ST-57-48S-AB

部品番号: 530062

FESTO

減速機なし/ブレーキ付
廃番予定品、2008年まで供給可

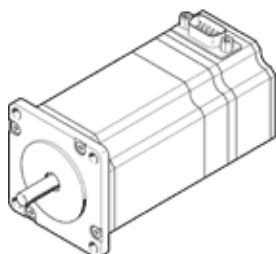

データシート

特長	値
ブレーキ用動作電圧 DC	24 V
保護仕様	B
出力補正ブレーキ	6 W
公称電圧	48 V
公称電流	3.1 A
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
保管温度	-25 ... 60 °C
相対湿度	45 - 80 %
保護仕様	IP54
周囲温度	0 ... 50 °C
総出力慣性モーメント	0.5 kgcm ²
ブレーキの保持トルク	0.4 Nm
モータの保持トルク	1.27 Nm
ブレーキの負荷モーメント	0.02 kgcm ²
回転負荷モーメント	0.48 kgcm ²
軸方向の軸負荷	10 N
半径方向の軸負荷	71 N
質量	1,400 g
配線システム	プラグ