 



# サービスユニットコンビネーション MSB6-1/2:H1N2M1-WP-Z

部品番号: 530207

FESTO

フィルタ、レギュレータ、ルブリケータ、取付金具のセット。  
最高2次側圧力0.7MPa、フィルタエレメントサイズ40µm、圧力計、プラスチックガード、オートドレン、流れ方向右->左

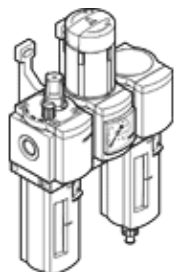

## データシート

特長	値
サイズ	6
シリーズ	MS
ロック機構	内部ロック付調整ノブ
取付方向	垂直±5°
フィルタエレメントのサイズ	40 µm
ドレン	全自動
構造	圧力計付レギュレータ 標準フィルタ 標準ルブリケータ
ボウルガード	樹脂製ボウルガード付
圧力計	圧力計付
使用圧力	2 ... 12 bar
制御圧力範囲	1 ... 7 bar
標準流量	4,700 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:-]準拠の圧縮エア 不活性ガス
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス : CRC	2
出力エアの純度クラス	ISO8573-1:2010 [7:4:-]準拠の圧縮エア
質量	2,000 g
取付方法	アクセサリ
エア接続ポート 1	G1/2
エア接続ポート 2	G1/2