 



# サービスユニットコンビネーション MSB6-1/2:H3N3M1-WP-Z

部品番号: 530219

FESTO

構成部品：フィルタ、レギュレータ、ルブリケータ、取付金具。  
最高2次圧：1.2MPa、5μmフィルタ、圧力計付、  
樹脂製ボウルガード、マニュアルドレン付、エアの流れ方向：右→左

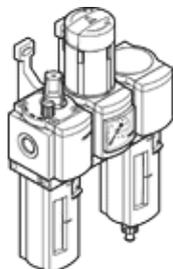

## データシート

| 特長            | 値   |
|---------------|---|
| サイズ           | 6   |
| シリーズ          | MS  |
| ロック機構         | ロック機能付調整ノブ<br>アクセサリによりロック可能                       |
| 取付方向          | 垂直±5°   |
| フィルタエレメントのサイズ | 5 μm  |
| ドレン           | 手動回転  |
| 構造            | 圧力計付レギュレータ<br>標準フィルタ<br>標準ルブリケータ                  |
| ボウルガード        | 樹脂製ボウルガード付  |
| 圧力計           | 圧力計付  |
| 制御圧力範囲        | 1 ... 12 bar                                      |
| 1時側圧力         | 1.5 ... 18 bar                                    |
| 標準流量          | 4,400 l/min                                       |
| 作動流体          | ろ過圧縮空気、無給油、フィルタメッシュ40μm<br>ろ過圧縮空気、給油、フィルタメッシュ40μm |
| 耐酸性クラス：CRC    | 2   |
| 保管温度          | -10 ... 60 °C                                     |
| 出力エアの純度クラス    | 3.7.- DIN ISO 8573-1準拠                            |
| 流体温度          | -10 ... 60 °C                                     |
| 周囲温度          | -10 ... 60 °C                                     |
| 質量            | 2,000 g   |
| 取付方法          | アクセサリ   |
| エア接続ポート 1     | G1/2  |
| エア接続ポート 2     | G1/2  |
| 材質 ハウジング      | アルミダイカスト  |
| 材質 ボウル        | PC  |