


カップリング EAMC-65-90-15-24

部品番号: 530940

FESTO

サーボモータ付電動軸用

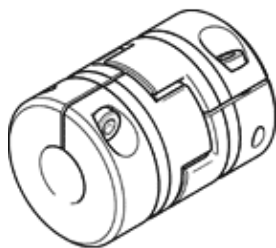

データシート

特長	値
ホルダサイズ 1	15 mm 24 mm
サイズ	65
基準長さ	90 mm
取付方向	任意
最高速度	4,500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 ... 60 °C
相対湿度	0 - 95 %
周囲温度	-25 ... 60 °C
負荷慣性モーメント	417 kgmm ²
変換トルク	80 Nm
質量	535 g
材質	RoHS対応