 



# サービスユニットコンビネーション MSB4-1/4:H1N3M1-WP

部品番号: 531087

FESTO

フィルタ、レギュレータ、ルブリケータ、取付金具のセット。  
最高2次側圧力1.  
2MPa、フィルタエレメントサイズ40µm、圧力計、ロック機構  
付レギュレータノブ、プラスチックガード、オートドレン、流れ  
方向左->右

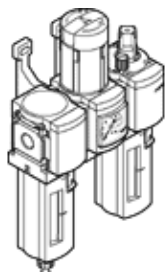

## データシート

特長	値
サイズ	4
シリーズ	MS
ロック機構	ロック機能付調整ノブ アクセサリによりロック可能
取付方向	垂直±5°
フィルタエレメントのサイズ	40 µm
ドレン	全自動
構造	圧力計付レギュレータ 標準フィルタ 標準ルブリケータ
ボウルガード	樹脂製ボウルガード付
圧力計	圧力計付
使用圧力	2 ... 12 bar
制御圧力範囲	1 ... 12 bar
標準流量	800 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:-]準拠の圧縮エア 不活性ガス
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス : CRC	2
保管温度	-10 ... 60 °C
出力エアの純度クラス	ISO8573-1:2010 [7:4:-]準拠の圧縮エア
流体温度	-10 ... 60 °C
質量	1,000 g
取付方法	アクセサリ
エア接続ポート 1	G1/4
エア接続ポート 2	G1/4
材質 ハウジング	アルミダイカスト
材質 ボウル	PC