 



サービスユニットコンビネーション MSB4-1/4:H8N3M2-WP-Z

部品番号: 531096

FESTO

構成部品：フィルタ、レギュレータ、ルブリケータ、取付金具。
最高2次圧：1.2MPa、40μmエレメント、圧力計付、
金属製ポウルガード、マニュアルドレン付、エアの流れ方向：右→左

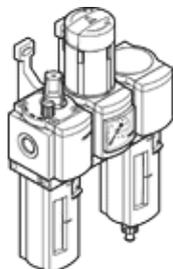

データシート

特長	値
サイズ	4
シリーズ	MS
取付方向	垂直±5°
フィルタエレメントのサイズ	40 μm
ドレン	手動回転
構造	圧力計付レギュレータ 標準フィルタ 標準ルブリケータ
ポウルガード	金属製ポウルガード
圧力計	圧力計付
制御圧力範囲	1 ... 12 bar
1時側圧力	1.5 ... 14 bar
標準流量	800 l/min
作動流体	ろ過圧縮空気、無給油、フィルタメッシュ40um ろ過圧縮空気、給油、フィルタメッシュ40um
耐酸性クラス：CRC	2
保管温度	-10 ... 60 °C
出力エアの純度クラス	5:7:- DIN ISO 8573-1準拠
流体温度	-10 ... 60 °C
取付方法	アクセサリ
エア接続ポート 1	G1/4
エア接続ポート 2	G1/4