



サービスユニットコンビネーション

MSB4-1/4:H3N3M1-WP

部品番号: 531097

FESTO

 構成部品：フィルタ、レギュレータ、ルブリケータ、取付金具。
 最高2次圧：1.2MPa、5μmフィルタ、圧力計付、
 樹脂製ボウルガード、マニュアルドレン付、エアの流れ方向：左→右

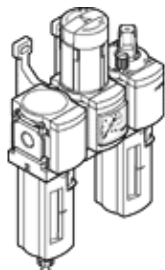

データシート

特長	値
サイズ	4
シリーズ	MS
ロック機構	ロック機能付調整ノブ アクセサリによりロック可能
取付方向	垂直±5°
フィルタエレメントのサイズ	5 μm
ドレン	手動回転
構造	圧力計付レギュレータ 標準フィルタ 標準ルブリケータ
ボウルガード	樹脂製ボウルガード付
圧力計	圧力計付
使用圧力	1.5 ... 14 bar
制御圧力範囲	1 ... 12 bar
標準流量	700 l/min
作動流体	圧縮空気クラス ISO 8573-1:2010 [-:4:-] 不活性ガス
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス：CRC	2
保管温度	-10 ... 60 °C
出力エアの純度クラス	ISO8573-1:2010 [6:4:-]準拠の圧縮エア
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	1,000 g
取付方法	アクセサリ
エア接続ポート 1	G1/4
エア接続ポート 2	G1/4
材質 ハウジング	アルミダイカスト
材質 ボウル	PC