


# カップリングプラグ KS3-1/4-A

部品番号: 531666

FESTO

セルフシール、ワンタッチ継手

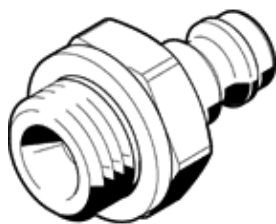

## データシート

特長	値
オリフィス径	4.95 mm
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 12 bar
標準流量	581 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
締め付けトルク	9.5 Nm
締め付けトルク公差	± 15 %
質量	23 g
エア接続ポート 1	G1/4 (雄ネジ)
材質	RoHS対応