


ルブリケーター

MS4N-LOE-1/8-R-Z

部品番号: 531705

FESTO

樹脂製ボウルガード付、エアの流れ方向：右→左

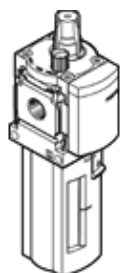

データシート

特長	値
サイズ	4
シリーズ	MS
取付方向	垂直±5°
構造	比例式ルブリケーター
許容油量	30 ml
ボウルガード	樹脂製ボウルガード付
1時側圧力	1 ... 12 bar
ルブリケーターの最低流量	40 l/min
標準流量	1,100 l/min
作動流体	圧縮エア
耐酸性クラス：CRC	2
保管温度	-10 ... 60 °C
流体温度	-10 ... 60 °C
オイル、viscosity	ISO VG 32
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	194 g
取付方法	アクセサリ オプション ライン設備
エア接続ポート 1	NPT1/8-27
エア接続ポート 2	NPT1/8-27
材質 ハウジング	アルミダイカスト
材質 ボウル	PC