


# ルブリケーター MS6N-LOE-3/8-U

製品番号: 531718

FESTO

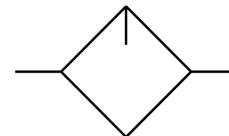

## データシート

特徴	値
サイズ	6
シリーズ	MS
取付位置	垂直 ±5°
構造	比例式標準オイルミスト
最大オイル充填量	80 cm <sup>3</sup>
シエル保護	メタルボウルとして内蔵
作動電圧	1 bar...16 bar
ルブリケーターの最低流量	50 l/min
標準公称流量	5300 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 -C...60 -C
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
流体温度	-10 -C...60 -C
オイル粘度	ISOVG 32
周囲温度	-10 -C...60 -C
製品質量	810 g
取付方法	オプション : インライン アクセサリ付
エア接続ポート 1	3/8 NPT
空気圧接続 2	NPT3/8
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	アルミダイキャスト
ボウル材質	鍛造アルミ合金