


# 分岐モジュール MS4N-FRM-1/4-Y

製品番号: 531953

FESTO

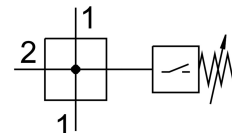

## データシート

| 特徴             | 値                                       |
|----------------|---|
| 取付位置           | 任意                                      |
| 構造             | 分岐モジュール                                 |
| 作動電圧           | 0 bar...12 bar                          |
| 主流量の方向1→2の標準流量 | 4600 l/min                              |
| 上向き出口の標準流量     | 1500 l/min                              |
| 下向き出口の標準流量     | 1500 l/min                              |
| 作動流体           | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気<br>不活性ガス |
| 使用流体/制御流体の情報   | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)                  |
| 耐食性クラス KBK     | 2 - 適度な耐食性                              |
| LABS 認証        | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 保管温度           | -10 °C...60 °C                          |
| 食品産業における適合性    | 拡張マテリアル情報をご参照ください。                      |
| 流体温度           | -10 °C...60 °C                          |
| 周囲温度           | -10 °C...60 °C                          |
| 製品質量           | 405 g                                   |
| エア接続ポート 1      | 1/4 NPT                                 |
| 空気圧接続 2        | NPT1/4                                  |
| 空気圧ポート 3       | 1/4 NPT                                 |
| 空気圧接続 4        | 1/4 NPT                                 |
| マテリアルに関する注意事項  | RoHS準拠                                  |
| 材質ハウジング        | アルミダイキャスト                               |