


ソフトスタートバルブ MS4N-DL-1/8

製品番号: 531992

FESTO

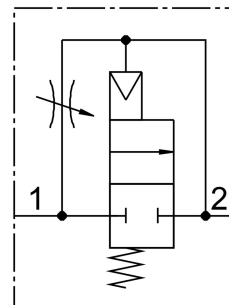

データシート

特徴	値
排気機能	スロットル調整可
操作方法	空気圧式
取付位置	任意
手動操作	なし
構造	ピストンシート
リセット方法	メカスプリング
制御方法	ダイレクト
パイロットエア供給	外部
流れ方向	反転負荷
バルブ機能	2/2
作動電圧	4 bar...14 bar
b値	0.5
c値	4.6 000022
標準公称流量	1000 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
流体温度	-10 -C...60 -C
周囲温度	-10 -C...60 -C
製品質量	213 g
取付方法	オプション : インライン アクセサリ付
エア接続ポート 1	NPT1/8
空気圧接続 2	NPT1/8

特徴	値
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質 ハウジング	アルミダイキャスト