


# プラグ

## FBS-SUB-9-BU-2X5POL-B

部品番号: 532219

FESTO

Device-Net、CAN-Open用

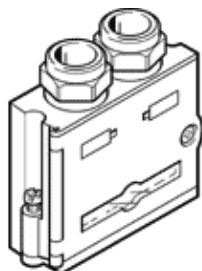

## データシート

特長	値
幅	20 mm
高さ	62 mm
長さ	61 mm
プロトコル	CAN
質量	60 g
フィールドバスインタフェース	2 x 5 スプリングケージ端子
フィールドバスインタフェースに関する注記	バス・イン、バス・アウトループ配線
ケーブルの最大直径	5 ... 10 mm
保護仕様	IP65 IP67 組付状態による IEC 90529
周囲温度	0 ... 50 °C
保管温度	-20 ... 70 °C
相対湿度	95 % 非凝縮
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応
Material housing	強化PA
Material of union nut	真鍮
Material screws	鋼
Material seals	NBR