


# 真空エジェクタ VN-07-M-I3-PQ2-VQ2-A

製品番号: 532634

FESTO

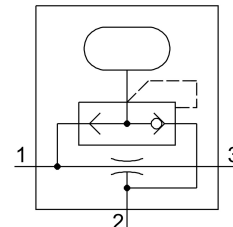

## データシート

特徴	値
ノズル径	0.7 mm
グリッド寸法	14.5 mm
取付位置	任意
エジェクタ特性	インライン 高真空
内蔵機能	空気圧式エジェクタパルスバルブ
構造	ストレート
最大吸込流量時の作動圧力	2 bar
作動電圧	1 bar...8 bar
最大真空用作動圧力	4.3 bar
最大真空	93 %
定格作動圧力	6 bar
大気開放時の最大吸引量	16.6 l/min
定格作動圧力における排気時間	1.69 s
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転不可
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	0 °C...60 °C
お手入れ方法	石鹼水
定格作動圧力におけるノイズレベル	75 000007
周囲温度	0 °C...60 °C
製品質量	41 g
取付方法	インライン
エア接続ポート 1	QS-6
真空接続	QS-6
材質 接続ねじ	鍛造アルミ合金, アルマイト
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質 : メスノズル	POM

特徴	値
材質 ハウジング	強化 PA POM強化型
材質：ねじ	鋼
材質：ジェットノズル	鍛造アルミ合金
材質 継手	真鍮 ニッケルめっき