

# ファインフィルタコンビネーション LFMBA-3/4-D-MAXI-DA-A

部品番号: 532881

 

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

0.

01ミクロンフィルタエレメント、メタルガード・差圧計・オートドレン付

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

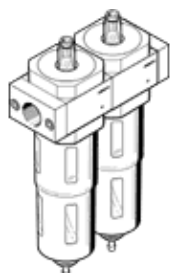

## データシート

特長	値
サイズ	MAXI
シリーズ	D
取付方向	垂直±5°
フィルタエレメントのサイズ	0.01 µm
ろ過度	99.9999 %
ドレン	全自動
構造	繊維フィルタ
最高ドレン貯留量	80 ml
ボウルガード	金属製ボウルガード
使用圧力	1.5 ... 12 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [6:8:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
出力エアの純度クラス	ISO8573-1:2010 [1:7:2]準拠の圧縮エア 不活性ガス
流体温度	1.5 ... 60 °C
残存量	0.01 mg/m <sup>3</sup>
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	2,362 g
取付方法	ライン設備 アクセサリ
エア接続ポート 1	G3/4
エア接続ポート 2	G3/4
材質	RoHS対応
Material filter	ホウケイ酸ファイバー
Material housing	亜鉛ダイカスト
Material bowl	PC